

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル
 株式会社 ルネサス テクノロジ
 問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/inquiry>
 E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU&MCU	発行番号	TN-SH7-A708A/J	Rev.	第1版
題名	SH7780 外形寸法図の訂正		情報分類	技術情報	
適用製品	SH7780 グループ	対象ロット等	関連資料	SH7780 ハードウェアマニュアル Rev.1.00 2006年1月11日 (RJ09B0221-0100)	
		全ロット			

SH7780 の外形寸法図について訂正があります。

(網掛け部分が訂正となります)

【内 容】

- 外形寸法図の訂正 (関連資料 付録-35、付録 E. 外形寸法図)

矢印で示した各公差が訂正となります。

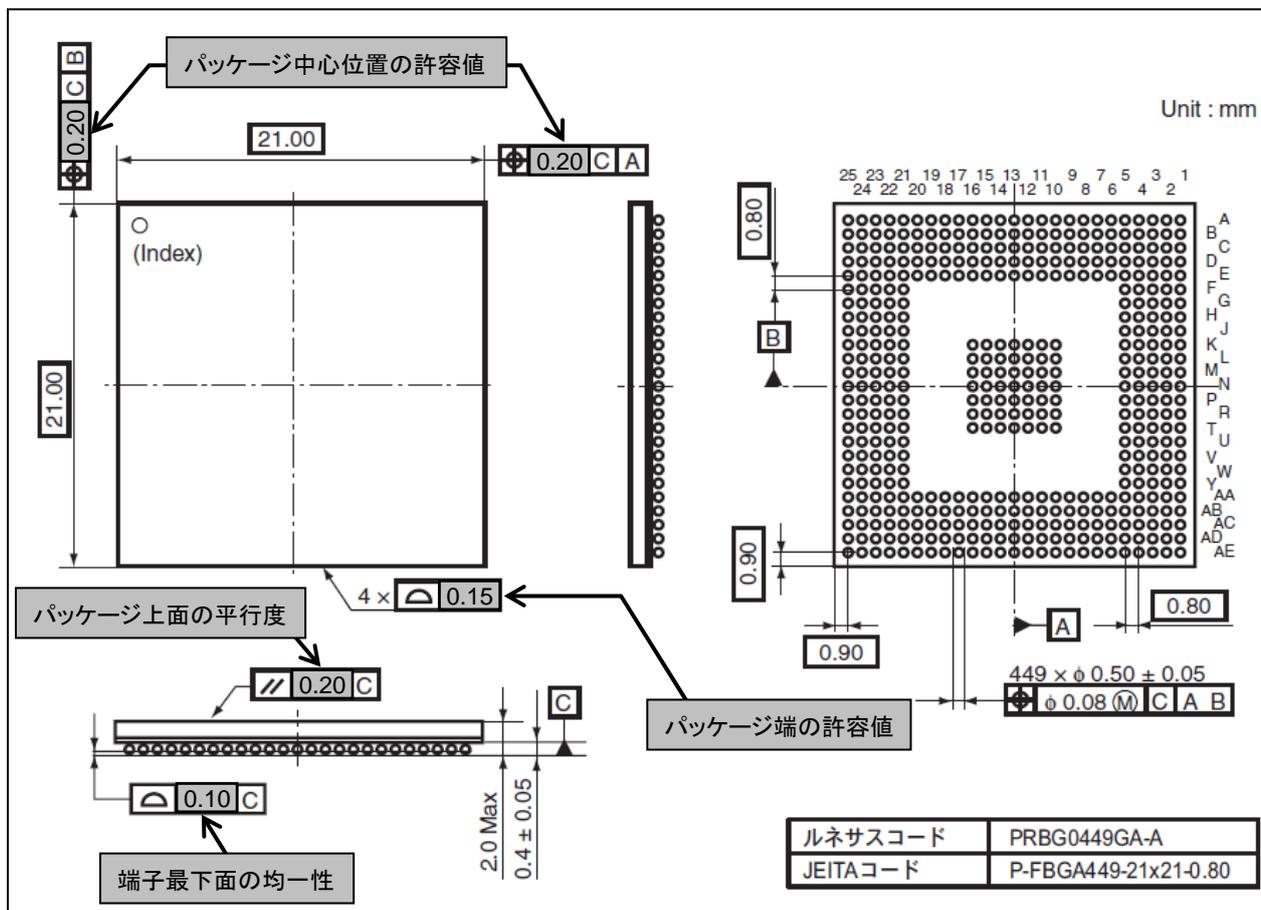


図 E.1 外形寸法図 (449ピン BGA)

2. 訂正箇所一覧表

呼 称	照合文字	公差記号	データム		訂正前	訂正後	単位
			第1	第2			
パッケージ中心位置の許容値	w	\oplus	C	A	0.30	0.20	mm
			C	B	0.30	0.20	mm
パッケージ上面の平行度	y1	//	C	—	0.35	0.20	mm
パッケージ端の許容値	v	$\frac{1}{2}$	—	—	0.20	0.15	mm
端子最下面の均一性	y		C	—	0.15	0.10	mm

注) パッケージについては、弊社 web サイトのパッケージデータブックも参照してください。

以 上