


100P6S(100ピンQFP)マーク指定書 <M16C/30P用> One Time Flash用

ルネサスIC型名

下記マーキングタイプ(A,B)のいずれかを御選択の上、マーキングスペースにルネサス型名及び貴社御必要ナンバーを御記入ください。


A.ルネサス標準マーク

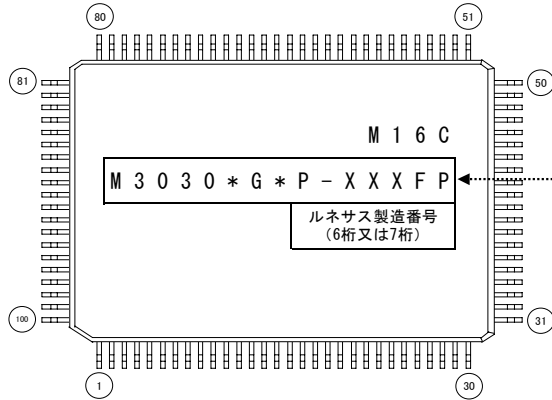

.....ルネサス型名

“*”にはメモリ容量を示す数字、または大文字アルファベットが入ります。
“XXX”には貴社マスクROM番号(3桁)が入ります。

B.貴社パーツナンバー+ルネサス型名

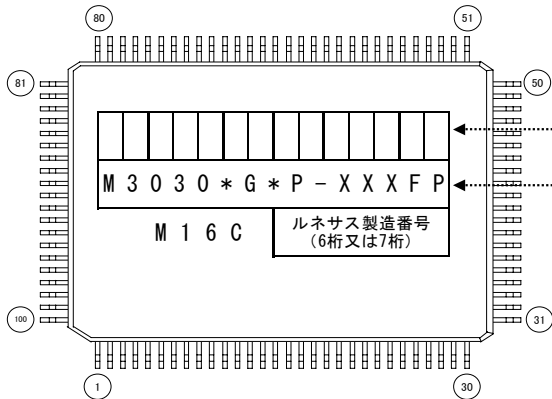

貴社パーツナンバー

(注. 字体及び文字サイズはルネサス標準タイプ)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

.....ルネサス型名

“*”にはメモリ容量を示す数字、または大文字アルファベットが入ります。
“XXX”には貴社マスクROM番号(3桁)が入ります。

- 注1. マークは右詰になります。
 2. 字体及び文字サイズはルネサス標準タイプになります。
 3. 貴社パーツナンバーは、14字以内で数字、大文字アルファベット、ハイフン、コンマ、ピリオドなどで御記入ください。

One Time Flashでは、商標などの特殊マークは使えません。ご注意ください。