


20P2Q-A (20ピンSSOP) マーク指定書


IC形名

下記マーキングタイプ (A, B, C) のいずれかをご選択の上、マーキングスペースに形名及び貴社ご必要マークをご記入ください。

A. ルネサス標準マーク

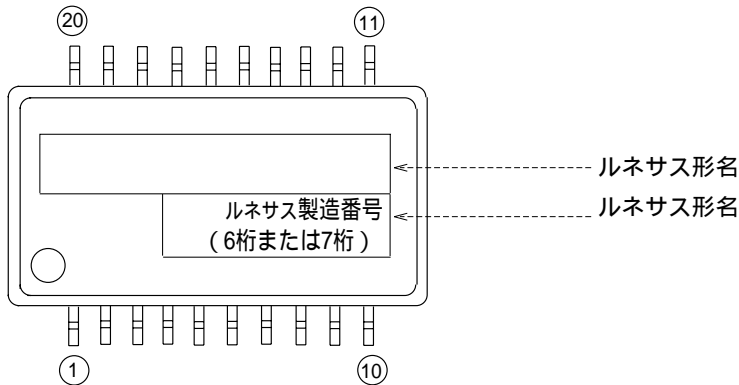

B. 貴社パーツナンバー + ルネサス形名

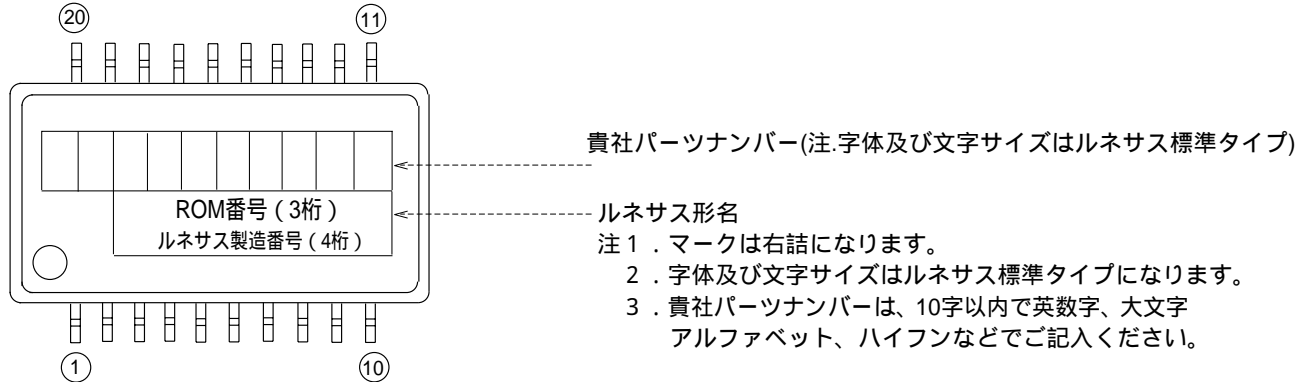

貴社パーツナンバー (注. 字体及び文字サイズはルネサス標準タイプ)


ルネサス形名

注1. マークは右詰になります。

2. 字体及び文字サイズはルネサス標準タイプになります。

3. 貴社パーツナンバーは、10字以内で英数字、大文字アルファベット、ハイフンなどをご記入ください。

C. 特殊マーク

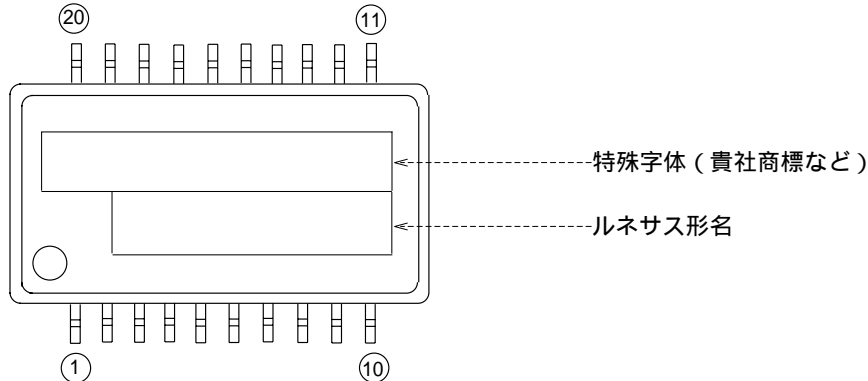

特殊字体 (貴社商標など)

ルネサス形名

注1. 貴社でご希望のマーク配列を上図にご記入ください。これを元に当社において技術的に可能な配列を検討致します (ルネサス標準タイプでも2段マーキングが限界です)。

なお、製品分類のためルネサス製造番号 (4桁) とマスクROM番号 (3桁) は常にマークさせていただきますのでご了承ください。

2. 特殊字体 (貴社商標など) をご希望の場合は右欄にチェックをお願いします。

特殊字体希望

また、新規特殊字体の場合は、コピーなどではない鮮明なロゴ図面原紙のご提出をお願いします。