

【おすすめツール】

R20TS0557JJ0101

Rev.1.01

2020.03.16 号

使用するコンピュータをフレキシブルに変更できる  
ルネサス製コンパイラ フローティング・ライセンス

概要

ルネサス製コンパイラ（CC-RL/CC-RX/CC-RH）のライセンス形態の1つであるフローティング・ライセンスについてご紹介します。

本ライセンスは、ネットワークに接続したコンピュータ（PC）でライセンスを取得し利用します。ライセンス数の範囲内であればPCを限定せずに利用できるため、コンパイル作業の実行の自由度が向上します。


1. 特長

1.1 ネットワークに接続されたどのPCでも利用可能

フローティング・ライセンスは、同時実行可能なライセンス数をサーバで管理するライセンスです。1台のPCに紐づくノードロック・ライセンスとは異なり、本ライセンスは利用するPCを限定しません。ネットワーク接続しているPCであれば、ライセンス数の範囲内でフレキシブルにPCを変更することができます。

フローティング・ライセンス

ライセンス数の範囲内でネットワークに接続されたどのコンピュータでも利用可能

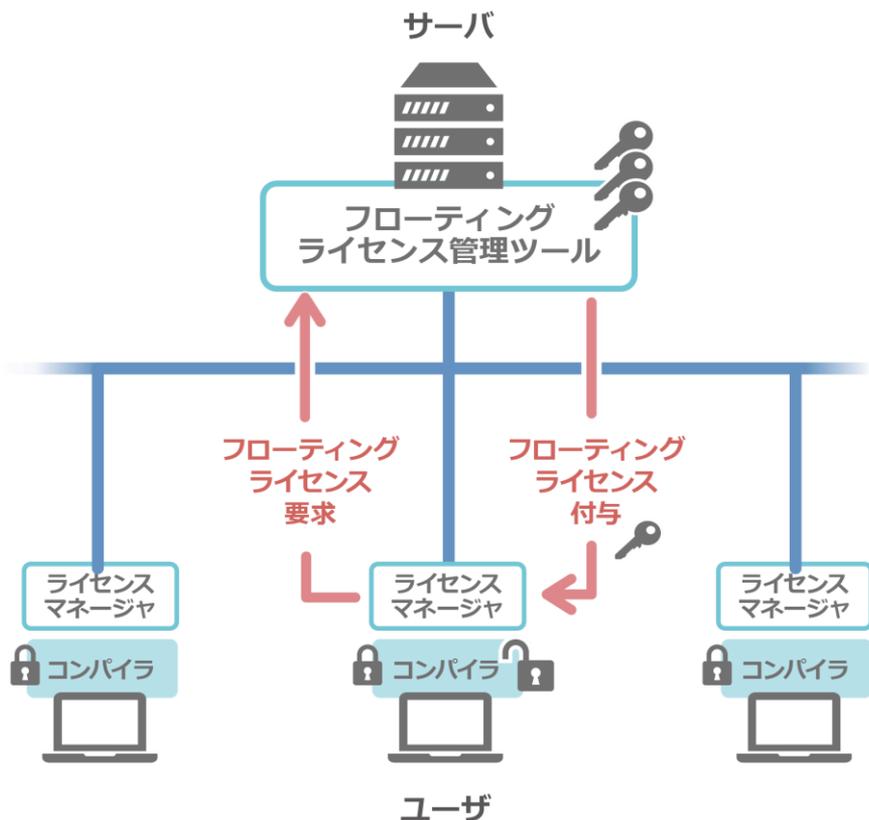

■ フローティング・ライセンスの動作概要

- ・コンパイルを開始するとライセンス・マネージャ経由で管理サーバからライセンスを自動取得<sup>(注)</sup>
- ・取得したライセンスはライセンス・マネージャが 30 分保持
- ・30 分経過後にコンパイルが完了していない場合は、再度ライセンスを 30 分保持

注：すべてのライセンスが使用中の場合、ライセンスは取得されず、コンパイラは無償評価版として動作します。

■ フローティング・ライセンス購入前のネットワーク接続確認

フローティング・ライセンスを購入する前に、お客様のネットワーク環境で接続できるか確認が可能です。詳細につきましては以下の FAQ をご参照ください。

FAQ 3000196：フローティング・ライセンスの購入前の接続確認

<https://ja-support.renesas.com/knowledgeBase/17796741>


1.2 ネットワークに未接続で使用可能なオフライン使用モード

オフライン使用モードは、ライセンス取得後、PC をネットワークから切り離して使用できるモードです。

本モードを使用することで、ネットワークに接続していなくても、指定した期間<sup>(注)</sup>において、ノードロック・ライセンスのようにライセンスの占有使用ができます。

注：1 日単位で最大 99 日まで

オフライン使用モード

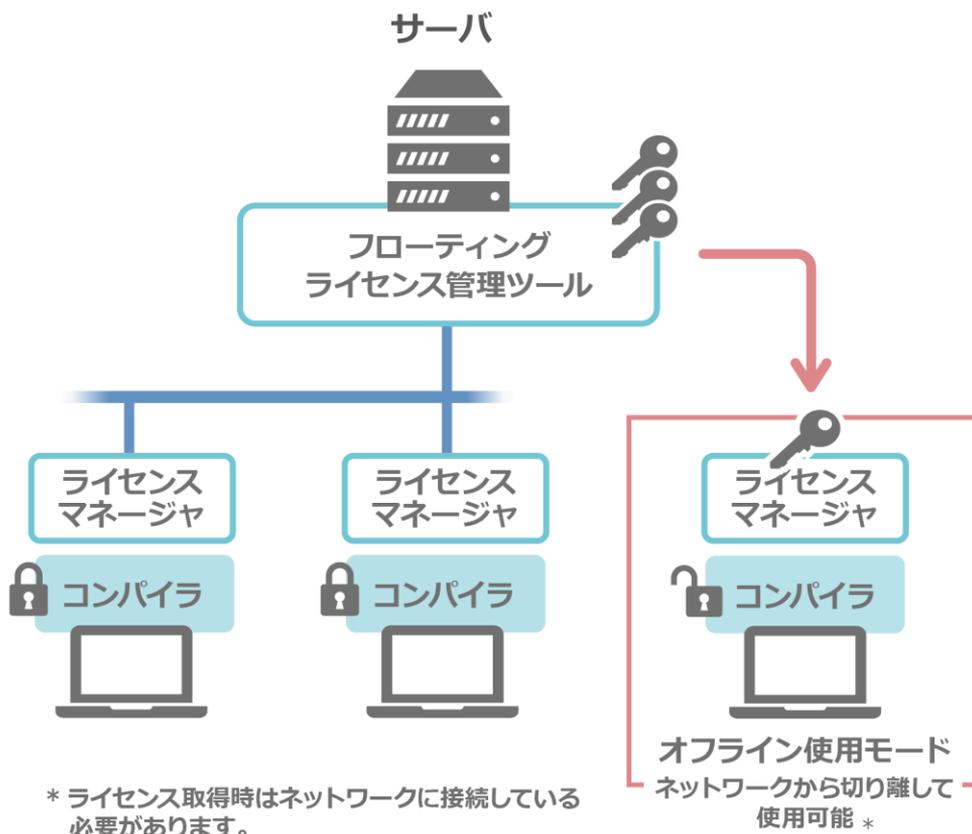


## 2. その他コンパイラライセンスのご紹介

ルネサス製コンパイラ（CC-RL/CC-RX/CC-RH）のライセンスには“フローティング・ライセンス/ノードロック・ライセンス”の他、ライセンスの使用期間が異なる“annualライセンス/permanentライセンス”、コンパイラの付加機能が異なる“standard版/professional版”があります。

また、standard版をprofessional版にアップグレードする“アップグレード（エディション）ライセンス”、旧バージョンのライセンスを新バージョンにアップグレードする“アップグレード（バージョン）ライセンス”があります。

お客様の開発スタイルにあわせて最適なライセンスの組み合わせをご選択ください。

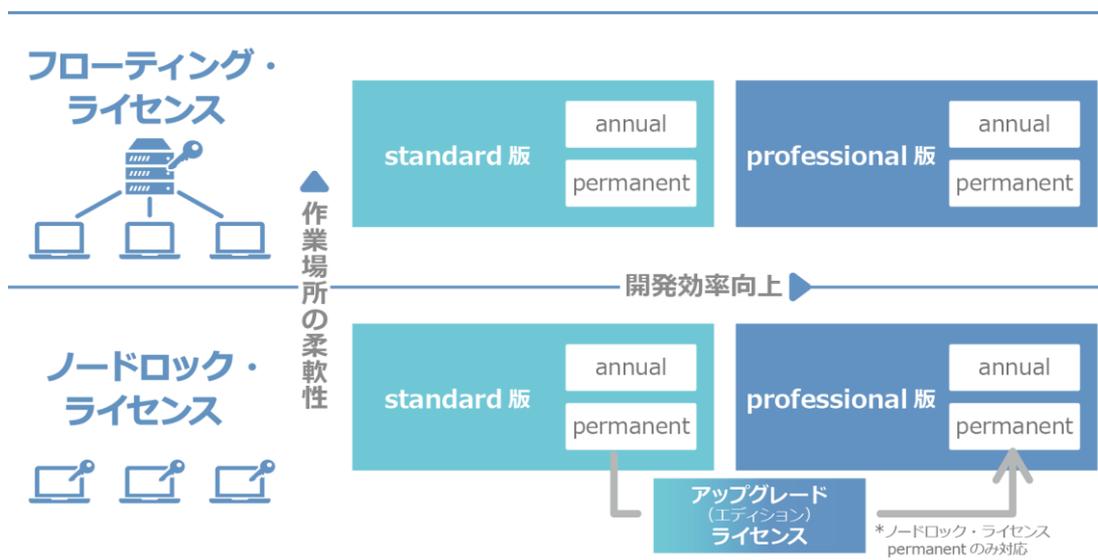

各ライセンスの詳細につきましては、以下コンパイラライセンスの Web ページをご参照ください。  
[https://www.renesas.com/compiler\\_licenses](https://www.renesas.com/compiler_licenses)

## 3. 購入方法

ご注文の際には、最寄りの弊社営業または特約店までご連絡ください。

製品型名は以下コンパイラパッケージの Web ページをご参照ください。

製品型名はご購入ライセンス数によってバリエーションがあります。

購入ライセンス数は 1 ライセンス以外にも、ライセンス数が 5、10、20 の複数ライセンスをご用意しており、まとめてご購入いただけます。

CC-RL : [https://www.renesas.com/rl78\\_c#lineup](https://www.renesas.com/rl78_c#lineup)

CC-RX : [https://www.renesas.com/rx\\_c#lineup](https://www.renesas.com/rx_c#lineup)

CC-RH : [https://www.renesas.com/rh850\\_c#lineup](https://www.renesas.com/rh850_c#lineup)

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	Mar.16.20	-	新規発行
1.01	Apr.22.20	2	1.特長 FAQ 3000196 追記
		3	3.購入方法 URL 変更

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

[www.renesas.com](http://www.renesas.com)

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

[www.renesas.com/contact/](http://www.renesas.com/contact/)

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。