




瑞萨电子单片机/处理器研讨会

2015年12月，瑞萨电子单片机/处理器研讨会在福州、南京和济南三地成功举行。本次研讨会为期一天，在三个城市巡回举行，向广大工程师介绍安全、高性能和超低功耗的瑞萨电子单片机。

来自瑞萨电子的工程师向参会者介绍了瑞萨电子最新的单片机和处理器产品，其中包括专门为中国设计的 RL78 内核单片机，高性能 RX 内核 32 位单片机，以及 RZ 系列 ARM 内核处理器。此外，应用讲座和展示还涵盖了电机控制，电容触摸按键，嵌入式软件安全等领域。

本次巡回研讨会吸引了近 300 名参会者，他们对所展示的解决方案颇感兴趣，积极与瑞萨电子的工程师进行现场交流，并表示期待下一次研讨会的举行。

如需进一步了解，请点击：[研讨会资料下载](#)

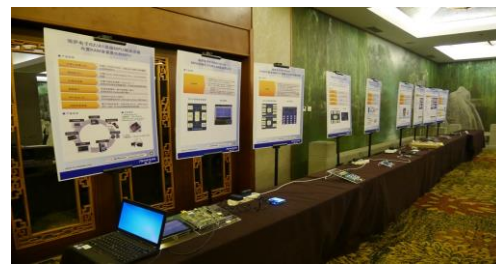

瑞萨电子产品视频

下载

RL78/I1D 解决方案工具包介绍



瑞萨电子以面向中国市场的 MCU 为核心，针对不同领域的应用，设计了 Easygo 示例。示例包含：应用说明(用户手册)、原理图、PCB 图、BOM 表、源代码等完善的资料，在展现瑞萨电子 MCU 特点的同时，提供多种小家电或典型应用的设计参考，期望能让用户 Easy use, Easy go.

[点击下载最新瑞萨电子解决方案文档](#)

RL78/I1D 解决方案工具包教程



- [R7F0C807 智能手机 FM 发射器](#)
- [R7F0C001 带移动电源功能的 PM2.5 检测仪](#)
- [R7F0C809 2 个 MCU 配合控制 8 个 14 段米字码 LED](#)
- [R7F0C805 自动喷香机](#)
- [R7F0C809 空气净化器](#)

瑞萨电子猴年春节寄语

关注我们



MyRenesas 注册



瑞萨电子微信公众号



瑞萨电子官方微博